



高性能KVM-OVER-IPスイッチへのアクセス

Dominion® KXユーザーステーションはスタンドアロンの高性能アプライアンスで、Dominion® KX IIIおよびKX IVスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセス、DSAM、RDP、VNC、Vmware仮想マシン、web links およびSSHを介したアクセスが可能です。またオプションでCommandCenterと統合することもできます。デスク上や標準の19インチラックに設置できるほか、VESA規格にも対応しており、モニター背面にも取り付けられます。ユーザーステーションは、一般的なCat5UTPケーブルやイーサネット/IPテクノロジー。

接続で導入でき、シングル/デュアル/トリプル(KX IV ユーザーステーション)モニターで複数サーバーへの同時アクセス、表示、制御を実現します。または、新しいキーボードとマウスの共有機能を使用して、4台、6台、9台、またはそれ以上のモニターで作業できます。スタジオや制御室内のウォールモニターに接続されたユーザーステーションを、WebベースおよびAPIベースでリモート制御できます。

Dominionユーザーステーションは、2つ種類があります。従来のDominion KX IIIユーザーステーションは、KX III、最大1080pのシングル/デュアルモニターおよびサーバーとの使用に最適です。最新のより高性能なDominion KX IVユーザーステーションは、Dominion KX IV-101、より高解像度（最大4K）のビデオ、多数のKVMセッション、最大3台のモニターとの使用に理想的です。

Dominionユーザーステーションは旧来のアナログマトリックススイッチや、柔軟性の低い放送システムを補完し、または手軽なIPアクセスを必要とする用途に使用できます。放送業界、ラボ、スタジオ、制御室、オフィス、データセンターなどで広くご利用頂けます。

おすすめユーザー

- 放送、ラボ、スタジオ
- コントロールルーム
- 政府、官公庁
- 運輸、エネルギー
- 工場、製造業
- データセンター

高性能KX IIIおよびKX IV ユーザーアプライアンス

- パワフルな2つのインテルベースのプラットフォーム。
- 複数のビデオ セッションを30~60フレーム/秒で高速ストリーミング。
- 超高速接続および1秒未満の超高速スイッチングを実現。
- VGA、DVI、HDMI、USB-C、DisplayPortのビデオをサポート。
- 仮想メディア、USB音声、スマートカード対応。
- 2 ~ 6台のDominion KX IV-101用に複数のビデオ/モニターのサポート
- DKX IVユーザーステーションで4Kビデオ、3台のモニターで複数のKVM セッションをサポート。

効率の高いパワフルなユーザーインターフェイス


- シングル/デュアル/トリプルモニターにわたって複数の同時IP接続可能。
- 4、6、9台以上のモニターのマウス共有機能をサポート。
- 複数のサーバーをスキャンおよびモニタリング。
- よく使う機能やホットキー登録による切り替え。
- 効率の高いウィンドウ管理。
- 複数のユーザーステーションの間でもウィンドウレイアウトの保存と復元可能。
- 中国語、フランス語、ドイツ語、日本語対応。

フレキシブルで簡単な導入


- フレキシブルなデュアルLAN/WANアクセス。
- 社内または独自LANを使用。
- Cat5ケーブル接続。
- 数百台のサーバー、デバイスにアクセス。
- デスクトップやノートPCのアクセスにも対応。
- デスクトップでもラックマウントやVESAマウントでも利用可能。
- RDP、VNC、VMware仮想マシン、Webリンク、SSHおよびDSAM接続をサポート。
- 一元化されたログインとアクセスをサポートするCommandCenter。
- WebベースおよびAPIベースでリモート制御。

KX ユーザーステーション ポートと接続

Dominion KX III ユーザーステーション (DKX3-UST)

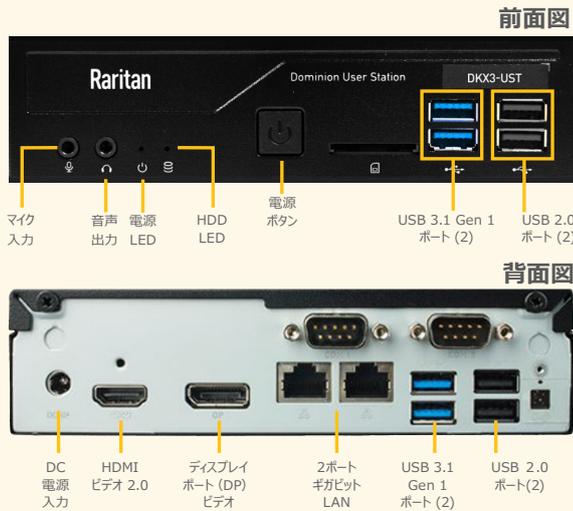

Dominion KX IV ユーザーステーション (DKX4-UST)

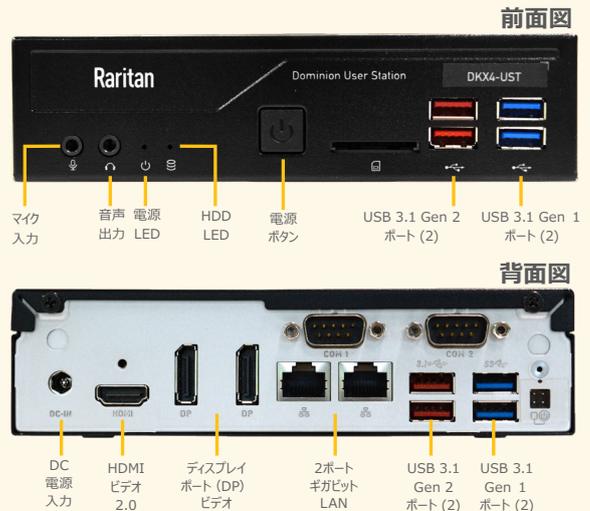

DOMINION KX ユーザーステーションの特徴



仕様	
製品型番	DKX3-UST
説明	KX III用高性能ユーザーステーション、1080p解像度、複数IPセッション、最大デュアルモニターが可能。
ハードウェア	Intel Celeron CPU、4GB RAM、128GBソリッドステートディスク
ビデオ	シングル/デュアルディスプレイ、単体または1つのDisplayPort。最大4Kのデスクトップ
ネットワーク	2ポートギガビットLAN、IPv4、IPv6、DHCPまたは静的アドレス
電源	入力：100~240V AC、出力：19V 4.47A DC、65W（最大値）
USB	USB 2.0 x 6ポート、USB 3.0 x 2ポートでキーボード、マウス、音声、仮想メディアに対応
音声	マイク入力、スピーカー出力
認証	FCC/CE/VCCI/cUL/CB
寸法	190（奥行）x 165（幅）x 43（高さ）mm
重量	1.4 Kg 出荷重量2.3 Kg
ラック取り付け	デスクトップ、VESAマウント、オプションの1Uブラケット
温度、湿度	動作時：0 ~ 50 °C。保管時：-20 ~ 60 °C。10~90% RH（結露なし）
振動、標高	1~200Hz、ランダム振動1.146 G RMS。最大標高2,000m

詳細については、www.raritan.com/jp/user-station をご覧ください。

© 2023 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan® はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンはルグランブランドの一員であり、インテリジェントPDU、KVMスイッチなどのデータセンターインフラ監視および管理ソリューションのリーディングプロバイダーです。ラリタンの革新的なソリューションは、フォーチュン500のトップ企業を含む、世界中のデータセンターやサーバールームで信頼性、効率性、インテリジェンスを提供しております。ラリタンは、1985年以来、リアルタイムの可視性を提供し、また、ITインフラへのセキュアなアクセスと制御を提供することで、ITプロフェッショナルを支援しております。詳細については、Raritan.com/jpをご覧ください。V1270R6

Raritan[®]
A brand of **Legrand**